



## TYPE DE CABLE ET CONFIGURATION D'ESSAI:


### • EN BOUCLE

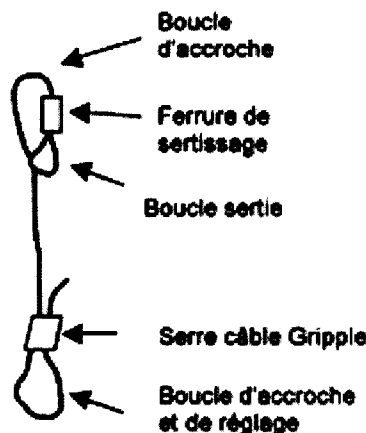

### • EN EMBOUT FILETE

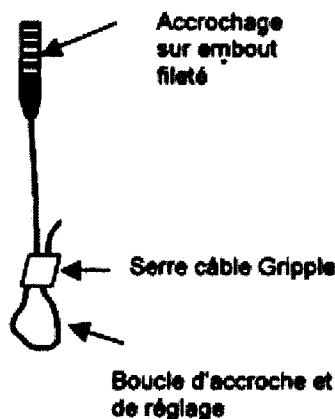

### • EN BUTEE

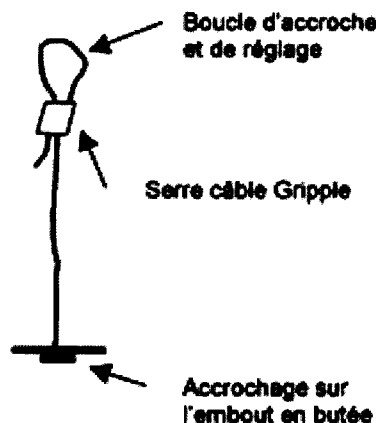

Type		Charge maximale d'utilisation kg (coeff. sécurité: 5)	Charge effective de rupture kg	Mode de rupture
EN BOUCLE	n°1, Ø1,2 mm 7*7 fils	10	84,4	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°2, Ø2 mm 7*7 fils	45	270	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°3, Ø3 mm 7*7 fils	90	670	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°4, Ø5 mm 7*7 fils	225	1520	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°5, Ø6 mm 7*19fils	325	2340	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	Tout inox Ø2,4 mm	90	510	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
EN EMBOUT FILETE	n°1, Ø1,2 mm 7*7 fils	10	81	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°2, Ø2 mm 7*7 fils	45	258	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°3, Ø3 mm 7*7 fils	90	452	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
EN BUTEE	n°1, Ø1,2 mm 7*7 fils	10	75	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°2, Ø2 mm 7*7 fils	45	246	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple
	n°3, Ø3 mm 7*7 fils	90	497	Rupture du câble au niveau du serre câble Gripple. Pas de déficience du serre câble Gripple

La mission effectuée ne comportait que les essais de traction mécanique ci-dessus à l'exclusion de tout autre avis ou essais. Les valeurs ci-dessus sont les valeurs minimales obtenues en rupture sur 4 échantillons par type.

LE RESPONSABLE d'ACTIVITE RSC  
**J.A. PARIS**