


Technische Daten/  
technical data : Steckernetzgerät/  
plug-in power supply  
Eingangsspannung/  
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz  
switch-mode  
Eingangs-Schutz/  
primary electrical protection : Keramik Widerstand 10 Ohm  
ceramic resistor 10 Ohm  
Leistungsaufnahme im Leerlauf/  
stand-by power consumption : < 0,3W  
Nenn-Leistungsaufnahme/  
nominal power consumption : ca./ approx. 14W  
Ausgangswerte/  
output values : ±10%

	3	4.5	6	7.5	9	12	V=
100V	1200	1200	1200	900	900	700	mA
240V	1600	1600	1500	1200	1000	800	mA

Brummspannung/  
ripple voltage : < 300mV  
Ausgangs-Schutz/  
secondary electrical protection : elektronisch geschützt gegen Kurzschluss/  
electronical protected against short circuit  
Spannungsfestigkeit/  
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang  
primary/secondary  
Schutzklasse/  
protection class : II  
Betriebstemperatur/  
operating temperature : 0°C...+25°C  
Lagertemperatur/  
storage temperature : -25°C...+70°C

Gewicht/  
weight : 160g  
Gehäuse/  
case : Steckergehäuse, schwarz, Typ 20UK/  
plug-in housing, black, type 20UK  
Gehäusematerial/  
case material : ABS plastic  
Schutzart/  
case protection : IP 20  
Typenschild Vorderseite/  
ratingplate front : weiße Bedruckung/  
white printing  
Typenschild Rückseite/  
ratingplate back : schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/  
black label with white printing  
Anleitungen/  
instructions : ---  
Approbationen/  
approvals : CE  
Normen/  
standards : IEC/EN61558  
Betriebsanzeige/  
operating indicator : ---

Steckerset in PE-Beutel verpackt/  
plug-set packed in PE-bag

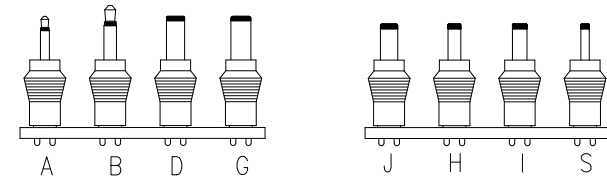

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN52306		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---	
				2007 Datum/Date Name Erstellt/ Drawn by 19.02. CG	
				Zeichnungsname/Drawing name Steckernetzgerät/ plug-in power supply UK	
				3-12V/ 800mA...1600mA	
				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 8C94081	
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj.02M-0207-10-AEUK	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replaced through

