


Ø 4 mm-Netz-Adapter

Ø 4 mm Adapters for Mains Sockets

Adaptateurs réseau Ø 4 mm

A-NETZ/SLK4

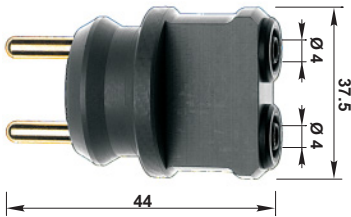

Adapter zur Kontaktierung von Netzsteckdosen. Für den Abgriff von Phase und Nullleiter hat dieser Adapter rückseitig zwei starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.



Adapter for connecting standard mains sockets. For connecting phase and neutral conductor, this adapter has two Ø 4 mm rigid sockets at rear, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Module adaptateur pour prise secteur normalisée, équipé de douilles Ø 4 mm pour phase et neutre, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

|                     |                                     |  |  |                            |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------|
| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée |  | Farbe<br>Colour<br>Couleur |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------|

|                    |                   |                      |           |           |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>A-NETZ/SLK4</b> | <b>24.0145-28</b> | 250 V, CAT II / 16 A | <b>CE</b> | <b>28</b> |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|

A-NETZ/SLK4-B

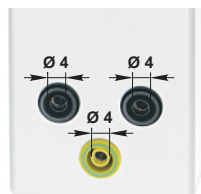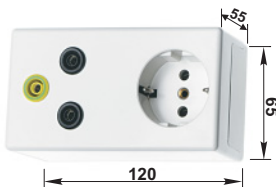

Adapter zur Kontaktierung von deutschen Netzsteckdosen. Für den Abgriff von Phase, Nullleiter und Schutzleiter hat dieser Adapter unter Beibehaltung der Netzsteckdose drei starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Nur für den deutschen Markt geeignet.


Adapter for connecting German standard mains sockets. In addition to retaining the German standard mains socket, this adapter has, for connecting phase, neutral conductor and protective conductor, three Ø 4 mm rigid sockets, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Only suitable for Germany.

Module adaptateur pour prise secteur au standard allemand, équipé de douilles Ø 4 mm pour phase, neutre et terre, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Ce modèle permet l'utilisation en parallèle de cordons de mesure et d'un cordon secteur. Matériel adapté au marché allemand.

|                     |                                     |  |  |                            |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------|
| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée |  | Farbe<br>Colour<br>Couleur |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------|

|                      |                   |                      |           |           |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>A-NETZ/SLK4-B</b> | <b>24.0147-28</b> | 250 V, CAT II / 16 A | <b>CE</b> | <b>28</b> |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|

A-CEE/SLK4

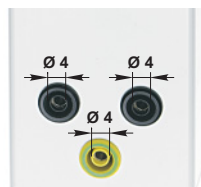

Adapter zur Kontaktierung von französischen Netzsteckdosen. Für den Abgriff von Phase, Nullleiter und Schutzleiter hat dieser Adapter unter Beibehaltung der Netzsteckdose drei starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Nur für den französischen Markt geeignet.

Adapter for connecting French standard mains sockets. In addition to retaining the French standard mains socket, this adapter has, for connecting phase, neutral conductor and protective conductor, three Ø 4 mm rigid sockets, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Only suitable for France.

Module adaptateur pour prise secteur normalisée, équipé de douilles Ø 4 mm pour phase, neutre et terre, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Ce modèle permet l'utilisation en parallèle de cordons de mesure et d'un cordon secteur. Matériel adapté au marché français.

|                     |                                     |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée |  |  |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|

|                   |                |                      |           |  |
|-------------------|----------------|----------------------|-----------|--|
| <b>A-CEE/SLK4</b> | <b>50.4800</b> | 250 V, CAT II / 16 A | <b>CE</b> |  |
|-------------------|----------------|----------------------|-----------|--|